

品番：EA940DY-34


品名：120x120mm/38mm(AC200V) ファン



販売価格	4,570円(税抜) / 5,027円(税込)		
カタログ価格	4,570円(税抜) / 5,027円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/12 20:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1201ページ		



EA940DY-33,-34
図面

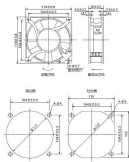

仕様

メーカー	山洋電気	型番	109S008
フレームサイズ(角径)	120mm	厚さ	38mm
材質	フレーム:アルミニウム 羽根:樹脂	定格電圧	200V
使用電圧範囲	180~220V	周波数	50/60Hz
拘束電流	50Hz:0.13A 60Hz:0.11A	定格電流	50Hz:0.09A 60Hz:0.08A
定格入力	50Hz:14W 60Hz:12W	定格回転速度	50Hz:2700rpm 60Hz:3100rpm
最大風量	50Hz:2.35m ³ /min 60Hz:2.7m ³ /min	最大静圧	50Hz:55.9Pa 60Hz:65.7Pa
音圧レベル	50Hz:40dB 60Hz:43db	使用温度範囲	-30~+60℃
期待寿命	25000時間	重量	550g

PWMコントロール機能なし

リブなし

UL規格、CSA規格

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.