


品番：EA940FK-50

品名：50cm テープスイッチ(黄)

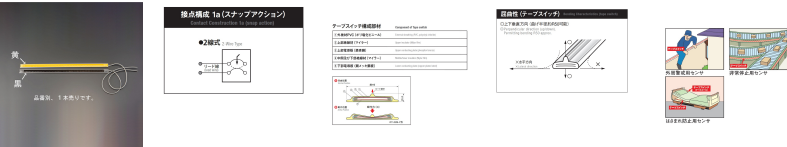

販売価格	9,340円(税抜)／10,274円(税込)			
カタログ価格	9,340円(税抜)／10,274円(税込)			
在庫数	最新在庫: 12 (2026/04/01 23:16現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1198ページ			



仕様

メーカー	オジデン	型番	OT-02B-Y
用途	各種自動化機器や防犯用およびセーフティエッジの内蔵センサなど	定格	1A-28V AC/DC
耐電圧	AC 500V(1分間)	接点構成	1a
接点寿命	100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上	動作力	約12N(φ15押圧板)
絶縁抵抗	100MΩ以上(DC500Vメガーにて)	接触抵抗	1.0Ω以下(動作力以上のとき)
使用温度範囲	-10～+60℃	耐荷重	1470N(φ100押圧板1分間)
保護構造	防滴形(IP54相当)	リード線	VFF0.75mmφ 0.5m付き
曲げ半径	約R50mm (上下垂直方向)	不感知部	両端に約25mm
重量	約100g/m	長さ	50cm
色	黄		

取付アルミチャンネル付(型番:OC-06形)

