


品番 : EA940LK-1A

品名 : AC100-240V レベル機器(液位検出器)

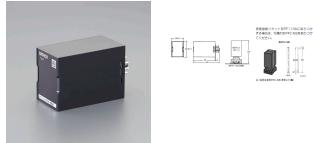

販売価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜)／12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 07:13現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1236ページ		



## 仕様

メーカー	オムロン(omron)	型番	61F-LS-CP11-NRA
用途	使用周囲温度の高く、一般の浄水、汚水の液位検出に適しています。	定格電圧	AC100-240V(50/60Hz)
サイズ	38×84×49.4(H)mm	種類	11ピンタイプ
出力	リレー	許容電圧変動範囲	定格電圧の85～110%
消費電力	3.2VA以下	接点仕様	AC250V 5A (抵抗負荷( $\cos \phi=1$ )) AC250V 1A (誘導負荷( $\cos \phi=0.4$ )) 最小適用負荷 DC5V、1mA(参考値)
使用周囲温度	-10～+70°C	使用周囲湿度	25～90%RH
保存周囲温度	-10～+70°C	保存周囲湿度	25～90%RH
重量(g)	100	付属品	保持金具 形PFC-N8
寿命	電気的 10万回以上 機械的 500万回以上	適合規格	UL61010-1、CAN/CSA C22.2 No. 61010-1 CE、RCM EN61010-1、EN61326-1 工業的電磁環境用途
コンパクトで省スペース設計が可能です。			

ディップスイッチで応答速度と動作感度の切替が可能です。

高温環境70°Cまで使用が可能です。

旧・EA940LK-1と互換性があり、メンテナンス時の置き換えが容易です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.