


品番：EA940LM-6

品名：アンプ内蔵形光電センサー(透過形)

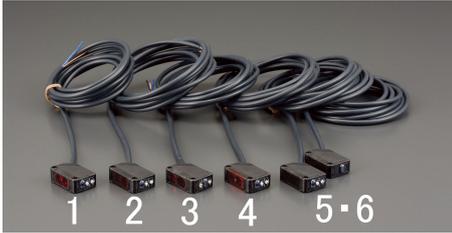

販売価格	15,900円(税抜) / 17,490円(税込)		
カタログ価格	15,900円(税抜) / 17,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/03/05 11:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1193ページ		



#### 仕様

メーカー	オムロン (omron)	型番	E3Z-T62
コード引出しタイプ(2m)			
保護構造	IP67		
EN規格標準			
検出方法	透過形	検出距離	30m
標準検出物体	不透明体 φ 12mm以上	指向角	3~15°
光源	赤外発行ダイオード(発光波長)	電源電圧	DC12~24V(リップル10%以下)
消費電圧	投光器:DC 15mA以下、受光器:DC 20mA以下	制御出力(出力形式)	NPNオープンコレクタ
制御出力(負荷電流)	0~100mA	動作モード	入光時ON/遮光時ON 切替式
負荷印加電圧	DC26.4V以下	保護回路	サージ吸収、負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護
応答時間	2ms以下	感度調整	単回転ボリューム
使用周囲照度	白熱ランプ:3000 lx以下、太陽光:10000 lx以下	周囲温度範囲	使用時:-25~55℃、保存時:-40~70℃
周囲湿度範囲	使用時:35~85%RH、保存時:35~95%RH	接続方式	コード引き出しタイプ(コード長:2m)

表示灯	動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)、投光表示灯(橙)	重量	約120g
締付けトルク	0.5N・m以下(M3ねじ使用)	材質	ケース:ポリブチレンテレフタレート、レンズ:変性ポリアリレート

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.