


品番：EA940P-104

品名：HDMI切替器(4入力1出力/4K)

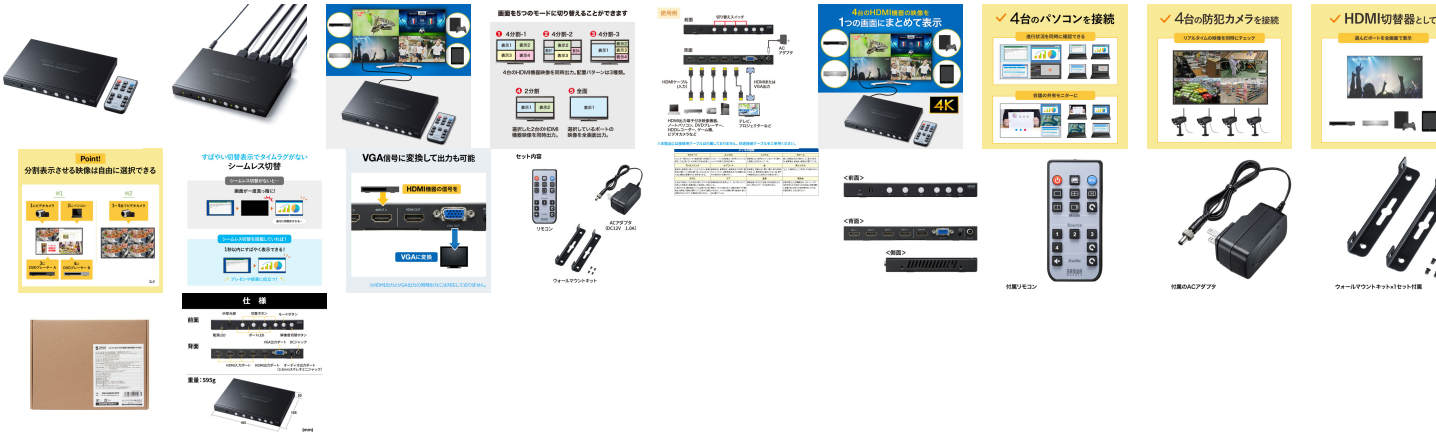

販売価格	78,000円(税抜)／85,800円(税込)			
カタログ価格	78,000円(税抜)／85,800円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/02 21:29現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1942ページ			



最大4台のHDMI機器の映像を1台のディスプレイに4分割して同時出力し、選択ポートの映像を4K画質で全画面表示することもできる4入力1出力の画面分割切替器。

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SW-UHD41MTV
対応解像度	3840×2160 (30Hz)1920×1080p (30/50/60Hz)1920×1080i (50/60Hz)1280×720p (50/60Hz)720×576p (50Hz)720×480p (60Hz)720×576i (50Hz)720×480i (60Hz)800×600(60Hz)	インターフェース	入力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×4出力用/HDMI タイプA(19PIN)メス×1、ミニD-sub (HD) 15pinメス×1 音声出力/3.5mmステレオミニジャック×1
切替内容	HDMI入力4/HDMI出力1/VGA出力1	HDMI規格	HDMI Ver.1.4b
HDCP	HDCP1.4/2.2対応	切替方式	本体切替ボタン、リモコン
データレート	最大10.2Gbps	機器間制御(CEC)	非対応
消費電力	8W(最大)	ピクセルクロック	340MHz

アナログ出力	LPCM2ch(44.1kHz 48kHz)	動作温度	0℃～40℃
保存温度	－20～60℃	動作湿度	20%～90%
湿度	20～90%以下※結露なきこと。	材質	スチール
サイズ	W185×D128×H20mm(足部含まず)	重量	595g
付属品	ACアダプタ(12V 1.0A)、リモコン(電池付属/CR2025)、ウォールマウントキット×1セット、取扱説明書、保証書	対応機器	HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン
対応出力機器	HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど	対応音声フォーマット	HDMI入出力/LPCM2ch(32kHz、44.1kHz、48kHz)
最大4台のHDMI機器(パソコン、HDDレコーダー、ゲーム機など)の映像出力を1台のディスプレイに4分割して同時に出力することができるマルチビューワー機能(画面分割表示)を搭載しています。			
分割された画面の一つを選択し全画面表示させることもでき、HDMI切替器としても使用できます。			
4K/30Hzでの映像出力に対応しており、美しく高精細なHDMI信号を出力できます。			
4台のHDMI機器の表示状況の全てを一括で確認しながら、選択したHDMI機器の映像を最大表示させたりする場合に最適です。			
切替後の映像表示を1秒以内に表示ができるシームレス切替機能を搭載しています。映像が表示されるまでのタイムラグがなく快適に切替表示ができます。			
表示出力する映像機器の解像度に合わせ出力できるアップスケーラー・ダウンスケーラー機能を搭載しています。			
接続されたHDMI機器の映像をVGAアナログ信号(ミニD-sub(HD)15pin)に変換して出力することも可能です。VGAアナログ入力しか持たないプロジェクター・ディスプレイなども接続できます。※HDMI出力とVGA出力の同時出力には対応しておりません。			
3.5mmアナログオーディオ出力を搭載し、AVアンプなどへ出力することができます。※HDMI音声出力と同時にアナログ音声出力することができます。			
HDMI端子全てに金メッキ加工を採用しています。サビに強く信号劣化を防ぎます。			

代替品

	品番	EA940P-103
	コメント	キャプチャー機能搭載

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.