


品番：EA940PB-2B

品名：UHF電源分離型ブースター

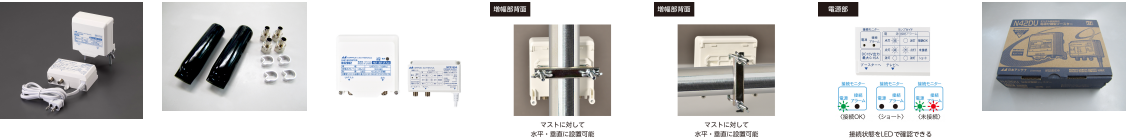

販売価格	13,100円(税抜)／14,410円(税込)		
カタログ価格	13,100円(税抜)／14,410円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/08/02 22:45現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1248ページ		



仕様

メーカー	日本アンテナ	型番	N42DU2
用途	UHF帯域(地デジ)専用ブースター		
〈増幅部仕様〉			
周波数帯域	UHF:470～710MHz(13～52ch)	利得	42、32、27dB(切換式)
利得調整範囲	0～-10dB(連続)	適正入力レベル	40～86dBμV
定格出力レベル	103dBμV(9波)	雑音指数	1.5dB
入力・出力インピーダンス	75Ω(F型)	電圧定在波比	3以下
3次相互変調[IM3]	-68dB以下	ハム変調	-50dB以下
出力モニター結合量	-20dB	受電電圧/電流	DC15V/0.07A
消費電力(入力端子送電時)	4.8W	通電容量	DC15V/0.1A
使用温度範囲	-10～+40℃	サイズ	83(W)×47(D)×82.5(H)mm
重量	250g		
〈電源部仕様〉			
挿入損失	1.2dB以下	電圧定在波比	1.5以下

電圧	AC100V(50/60Hz)/5W	サイズ	91(W)×34.5(D)×65.5(H)mm
重量	300g	付属品	防水キャップ:2個 5C F型接栓(リング付):4個 Uボルト(本体取付済):1個 蝶ナット(本体取付済):2個 マスト受け金具(本体取付済):1個 取付ねじ(本体取付済):4本 取扱説明書
適合マスト径	φ 22～50mm (水平・垂直対応)	電源コード長	2m
・地上デジタル放送に対応した低雑音で高出力のテレビ放送受信用ブースターです。 ・3段階の利得切換が可能です。さらに利得調整ボリュームを装備していますので細かいレベルの設定が可能です。 ・スイッチの切換により入力端子に電源の供給が可能ですので地デジブースターの接続も可能です。 ・レベルチェッカーなどで出力レベルを確認できる出力レベルモニター端子装備。 ・電源部には接続モニターランプを装備しています。			
RoHS対応品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.