


品番 : EA940PK-71

品名 : DC10V SPD(ITVカメラ用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 41,500円(税抜) / 45,650円(税込) | | |
| カタログ価格 | 41,500円(税抜) / 45,650円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/25 17:05現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |

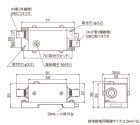

仕様

| | | | |
|----------|--|------------|--------------------------|
| 用途 | ITV・監視カメラ、BNCを使用した機器 | 最大連続使用電圧Uc | 10V DC |
| 定格電流 | 200mA | 電圧防護レベルUp | 線間: 40V以下 対地間: 500V以下 |
| 残留電圧 | 25V ※8/20 μ s: 5kA短絡回路電流印加時 (C2)、10/350 μ s: 2.5kA短絡回路電流印加時 (D1) | 直列抵抗/線 | 2 Ω |
| インパルス耐久性 | C2 (8/20 μ s): 10kA D1 (10/350 μ s): 5kA ※カテゴリC2、D1に対応。インパルス耐久性C2: 8/20 μ s 10kA (正負・各5回・計10回)、D1: 10/350 μ s 5kA (正負・各1回・計2回) | 伝送周波数帯域 | DC~20MHz |
| コネクタ | BNC型75 Ω | 挿入損失 | 1.5dB以下 |
| サイズ | 91(W)×38.6(D)×38(H)mm | 重量 | 約105g |
| 規格 | 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21 対応 | | |

ITV・監視カメラを雷サージから保護します。

DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法

SA-ITV24Jは電源重畳に対応します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.