


品番：EA940PM-302

品名：HDMI 中継アダプター



販売価格	5,900円(税抜)／6,490円(税込)			
カタログ価格	5,900円(税抜)／6,490円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/27 18:05現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ				



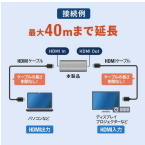

2次元コードについてのご案内



本製品に印刷されている2次元コードは、各ホームページにアクセスいただけます。よくあるご質問と回答をご確認いただけます。

HDMIケーブルを最大40mまで中継・延長できる！

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	AD-HDR40
コネクタ形状	HDMIタイプA(メス)、HDMIタイプA(メス)、Type-C(メス)	ポート形状(映像入力ポート)	HDMIタイプA(19pin) メス
ポート形状(映像出力ポート)	HDMIタイプA(19pin)メス	最大対応解像度	4K/60Hz
サイズ	54(W)×23(D)×11(H)mm	重量	約16g
伝送帯域幅	18G	HDR	対応
ARC	対応	HEC	対応
HDCP	2.2対応	材質	亜鉛合金(筐体カバー)
対応ケーブル	HDMIオスコネクタ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブル ※2本のケーブルの長さの合計は40m以内にしてください。		
HDMIケーブル2本を接続し、最大40mまで延長が可能			

4K60Hzの高画質映像に対応
接続する機器のHDMI端子からの給電で動作するため、配線を考慮する必要がありません
モニターに挿し込みづらいスティック型端末や壁との干渉も、アダプタで中継することで解決
電力供給用Type-Cポート付き
ソフトやドライバは不要で直ぐにお使いいただけます

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.