


品番：EA940PM-73

品名：2.0m HDMIケーブル(ウルトラハイスピード)

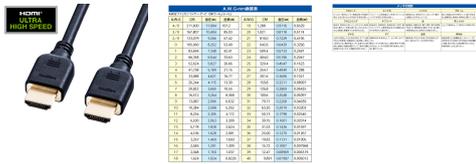

販売価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
カタログ価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/11 20:31現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1944ページ		



8K/4K対応・伝送帯域48Gbps・HDMI正規認・ウルトラハイスピードHDMIケーブル(ブラック)2m

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KM-HD20-U20
カラー	ブラック	外径	約6.0mm
規格	ULTRA HIGH SPEED HDMI ケーブル認証品	ケーブル長	2m
コネクタ仕様	HDMIプラグーHDMIプラグ(HDMI タイプAコネクタ-タイプAコネクタ)	線材	UL20276/VW-1 導体30AWG

ULTRA HIGH SPEED HDMI認証プログラム合格のウルトラハイスピードHDMIケーブルです。

8K/60Hz・5K/60Hz・4K/120Hz、伝送帯域48Gbpsに対応したケーブルです。※DSC圧縮時には10K/60Hz・10K/30Hz・8K/120Hz・5K/120Hzの表示が可能です。

DynamicHDR輝度や色深度、コントラストをシーン毎、フレーム毎に制御するDynamicHDR(動的HDR)、明暗差を活かした立体感のある映像を伝送するHDRに対応しています。

ゲームモードVRR対応可変リフレッシュレートで出力された信号とディスプレイの同期を取って表示することでゲームにおける遅延を減少でき画面のスキップやちらつきなどを抑制する機能に対応しています。

eARC「Enhanced Audio Return Channel」対応非圧縮の5.1ch、7.1ch、あるいは最大32chからなるオブジェクトベースオーディオなどもテレビ経由で伝送する機能にも対応しています。

ARC(オーディオリターンチャンネル)対応

イーサネット信号の双方向通信を実現するHDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応

高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)対応

シールド付ツイストペアケーブル芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。(TMDS用ツイストペアケーブルのみ)

3重シールド構造ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。

金メッキプラグ金メッキプラグを採用。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。
※各機能に対応した機器、環境が必要です。

HDMIプラグ(タイプA)-HDMIプラグ(タイプA)

8K/4K対応・伝送帯域48Gbps・HDMI正規認・ウルトラハイスピードHDMIケーブル(ブラック)2m

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.