


品番 : EA940PM-92

品名 : 1.5m HDMIケーブル(フ[°]レミアム/スリムタイプ)

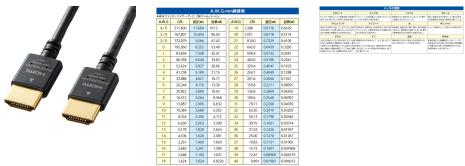

販売価格	3,550円(税抜) / 3,905円(税込)		
カタログ価格	3,550円(税抜) / 3,905円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 20:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1944ページ		



4KHDR対応、取り回ししやすい 外径4.5mmのスリムHDMIケーブル

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KM-HD20-PS15
カラー	ブラック	規格	Premium HDMI認証品
ケーブル長	1.5m	ケーブル直径	約4.5mm
線材	UL20276/VW1 導体34AWG 外 径約4.5mm		

プレミアムHDMI認証プログラム合格のプレミアムHDMIケーブルです。

外径約4.5mmの極細ケーブルでケーブルの取り回しがラクに行えます。

4K、60P、18Gbps伝送に対応しています。

4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送することができます。

明暗差を活かした立体感のある映像を再現できるHDR映像の伝送に対応しています。

自然界に存在する99.9%（規格上）の色彩を再現できるBT.2020規格に対応しています。

1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。

デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC（オーディオリターンチャンネル）に対応しています。

HDMIイーサネットチャンネル（HEC）対応です。※各機能に対応した機器、環境が必要です。

対応した機器と機器がイーサネット・ネットワークでつながります。

高音質デジタル音声信号(マルチチャンネルサラウンド)に対応しています。

芯線にツイストペアケーブルとドレンワイヤの1組ずつに、密閉型のアルミシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。
(TMDS用ツイストペアケーブル)

ケーブルの中心から「アルミシールド(TMDS用ツイストペアケーブル)→アルミシールド→高密度編組シールド」と3重のシールド処理を施し、ノイズから大切なデータを守ります。

金メッキプラグを採用しています。接触抵抗を低くし、錆びなどによる経年変化を抑え画質・音質劣化を防止します。

HDMIプラグ(タイプA)－HDMIプラグ(タイプA)

プレミアムハイスピード対応

コネクタとケーブルがスリムタイプ

金メッキコネクタ、金メッキピン仕様

4KHDR対応、取り回ししやすい 外径4.5mmのスリムHDMIケーブル

代替品

	品番 EA940PM-91 コメント 1m
--	--------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.