


品番：EA940PR-52

品名：2.0m MiniDisplayPort-HDMIケーブル

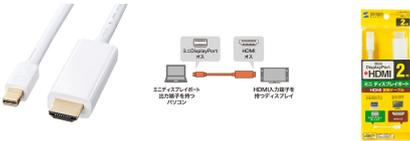

販売価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
カタログ価格	4,940円(税抜) / 5,434円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/25 08:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



ミニDisplayPortのパソコンとHDMIのディスプレイをアダプタなしで直接接続することができるケーブル

### 仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	KC-MDPHDA20
コネクタ形状	ミニDisplayPort オス-HDMI オス	解像度	最大3840×2160(4K60Hz対応)
ケーブル長	約2m(コネクタの両端含む)	ケーブル径	約6.0mm
サイズ	ミニDisplayPortコネクタ部:約11.1(W)×23.5(D)(SR部含む)×9.4(H)mm HDMIコネクタ部:21.2(W)×53(D)(SR部含む)×12.2(H)mm	線材規格	UL20276
準拠規格	DisplayPort Ver.1.2/HDMI2.0	HDCP規格	Ver1.4/Ver.2.2 対応
対応パソコン	ミニDisplayPort端子を搭載した各社パソコン ミニDisplayPort互換のThunderbolt /Thunderbolt2搭載Apple Macシリーズ	対応ディスプレイ・テレビ	HDMI入力端子を搭載した各社ディスプレイ・テレビ・液晶プロジェクターなど ※Thunderbolt 3(USB Type-C)搭載の機種には対応していません。 ※DisplayPort Ver.1.2以降の機種の場合、4K60Hz対応。 ※音声出力対応の機種では、HDMI機器への音声出力ができます。 ※HDMI出力のパソコン、AV機器からディスプレイのミニDisplayPortへの入力はできません。

※機種・環境により使用できない場合があります。全ての機器・環境での動作を保証するものではありません。

ミニDisplayPort(Ver.1.2)の出力ポートから、Premium HDMI(4K/60Hz対応)のHDMIディスプレイに出力する事ができます。

外付けディスプレイを拡張ディスプレイ設定にして大画面のワークスペースで作業したり、ミラーモードでプロジェクタなどでのプレゼンテーションに活用したりすることができます。

ミニDisplayPortからの音声出力に対応した機種では、テレビやディスプレイのHDMI入力端子からの音声入力に対応してしています。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.