



品番：**EA941A-104**

品名：28g 高性能吸湿剤(両面不織布タイプ) / 8個入)

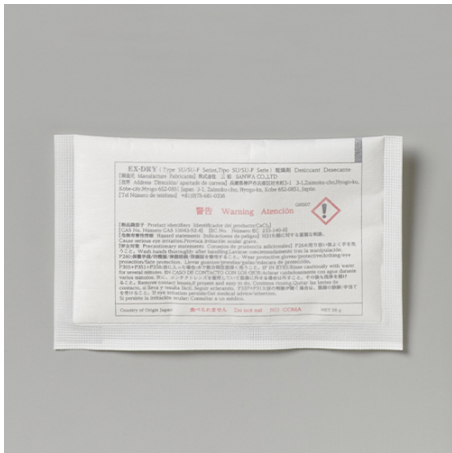

販売価格	<b>735円</b> (税抜) / 809円(税込)		
カタログ価格	735円(税抜) / 809円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 54</b> (2026/04/06 04:51現在)		
商品入数	<b>8</b>	販売単位	袋
カタログページ	1454ページ1935ページ		

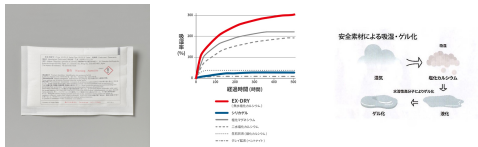

シリカゲルの7倍の吸湿力

### 仕様

材質	無水塩化カルシウム	サイズ	90×140mm
内容量	28g×8個		

両面吸湿可能なタイプ

防錆・結露防止に

塩化カルシウムが持つ強力な吸湿特性によって空気中の水分を吸収。吸収した水分を水溶性高分子によってゲル化させます。

ゲル化するので使用目安を計ることが出来ます。

包材は水蒸気はよく通しますが、雨や水滴は通しません。

#### ご使用上の注意点

- ・鋭利なものが直接触れるような使用はしないでください。
- ・圧力がかかるような使用はしないでください。
- ・製品を折り曲げての使用はしないでください。
- ・製品の繰り返し使用や長期期間の放置はしないでください。
- ・カートン開梱時、袋開封時に刃物は使用しないでください。
- ・油に直接触れるような使用はしないでください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

