


品番：EA942DP-1A

品名：10kg 床塗料(グリーン)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 43,000円(税抜) / 47,300円(税込) | | |
| カタログ価格 | 43,000円(税抜) / 47,300円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/05 09:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 缶 |
| カタログページ | 1491ページ | | |

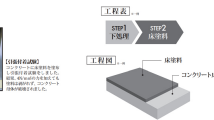

F☆☆☆☆とは

建築基準法により認められた市販アルマテック塗料です。
色の劣化が少ない塗料が少なくあります。
汚れや油は簡単に拭き取れます。

仕様

| | | | |
|------|---|------|-------------------------------------|
| メーカー | 染めQテクノロジー | 商品名 | 床塗料シリーズ 密着!!コンクリートには |
| 内容量 | 10kg (主剤:5kg、硬化剤:5kg) | カラー | グリーン |
| 塗布面積 | 1回塗り:約33㎡(300g/㎡) 2回塗り:約18㎡(1回目250g/㎡・2回目300g/㎡) | 乾燥膜厚 | 1回塗り:211μm 2回塗り:387μm |
| 可使時間 | 約1時間 (※夏場などの高温時は15分程度を目安に調整) | 乾燥時間 | 歩行可能時間:約8時間 重量物の移動可能時間:約24時間 |
| 混合比率 | 主剤:硬化剤/1:1 (重量比) | 適応塗面 | 乾いたコンクリート床、旧塗膜(コンクリートにしっかり密着している状態) |

プライマーも下塗りも必要なく、簡単な下処理だけで床に直接塗装できしっかり密着。

独自のナノ密着技術でコンクリートにしっかり密着。長期間剥がれにくくキレイな床が続きます。

一度塗りで耐薬品性、強靱性、耐熱性(149℃)と強力な塗膜を形成。
(※吸い込みの強い床面に塗装する場合は2回塗りの必要があります。)

プロにしかできなかった床塗装が自分達で簡単に行えます。

油性

低臭タイプ

F☆☆☆☆取得

※塗布面積は、床の状態や作業方法、塗装ロスなどで多少異なります。

※乾燥時間は、気温20℃・湿度60%の環境下での目安です。気温・湿度により異なる場合があります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.