


品番：EA942EW-83

品名：1.0kg 強力滑り止め塗料(ホワイト/不燃性)

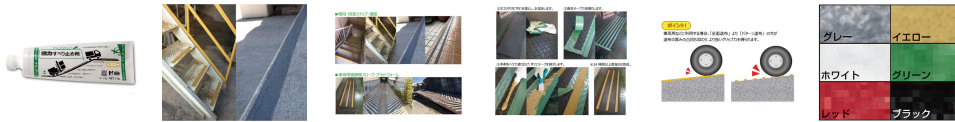

販売価格	4,050円(税抜) / 4,455円(税込)		
カタログ価格	4,050円(税抜) / 4,455円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 09:30現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2306ページ		



### 仕様

用途	玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など	カラー	ホワイト
内容量	1kg	標準使用量	0.6㎡/kg ※塗厚により異なります
主成分	ポリエチレン樹脂、アクリルエマルジョン、骨材	粘度	200000cps
固形分	75%	比重	1.2
付着力	標準:7日間(23℃) 耐水:14日間浸透(20℃) 温冷繰り返し:-20~50℃(水中気中10サイクル)		

水性塗料の強力すべり止め剤です。

不燃性

チューブから出して塗るだけで強力なザラザラ面になり、下地剤も不要で1回塗るだけの手間いらず。水性のため引火性や刺激臭も無く安全です。

コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。

※一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。

作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。

古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々

チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。

油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応  
※完全に水濡れして乾かない場所は不可です。

#### 【注意事項】

- ・塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。
- ・素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。
- ・雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。
- ・施工後、ご使用場所により変色する場合があります。
- ・冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。
- ・塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。
- ・ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。

#### 代替品



品番 EA942EW-81

コメント グレー

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.