


品番 : EA942FA-33

品名 : 1.0kg 耐熱塗料(艶あり・チタンイエロー)

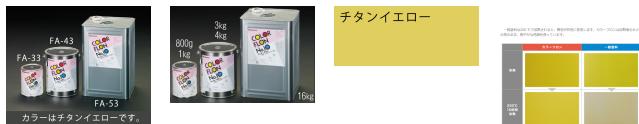

販売価格	5,470円(税抜) / 6,017円(税込)		
カタログ価格	5,470円(税抜) / 6,017円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 05:32現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1539ページ		



## 仕様

メーカー	オキツモ	型番	10G-9
商品名	カラーフロン 半ツヤ	カラー	チタンイエロー
内容量	1kg	耐熱温度	200°C
乾燥時間(指触)	約30分	標準塗り面積(刷毛塗り ・2回塗り)	約4.1m <sup>2</sup>
塗装間隔	常温16時間以上、12日以内	専用シンナーとの希釈率	ハケ:10~20wt%、スプレー: 15~25wt%

ツヤあり

アルミ、鉄、ステンレス用

家庭や工場などの加熱される箇所に、手軽に塗装できる汎用タイプの耐熱塗料です。

美しい光沢に仕上がります。

油性タイプ

専用シンナーはEA942FG-11--12をご使用ください。

耐熱温度200°Cで、加熱後も変色や退色が少なく長時間鮮やかな色調を維持。

## 代替品



品番 EA942FA-33A

コメント 品番変更

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.