



品番：EA943TA-19

品名：19mmx10m ガラスクロステープ

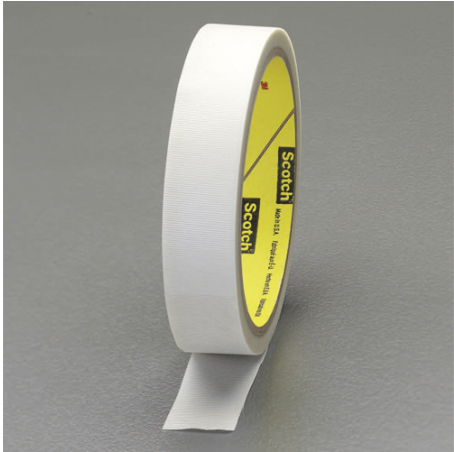

販売価格	1,870円(税抜)／2,057円(税込)		
カタログ価格	1,870円(税抜)／2,057円(税込)		
在庫数	最新在庫: 35 (2025/08/06 20:02現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1501ページ		

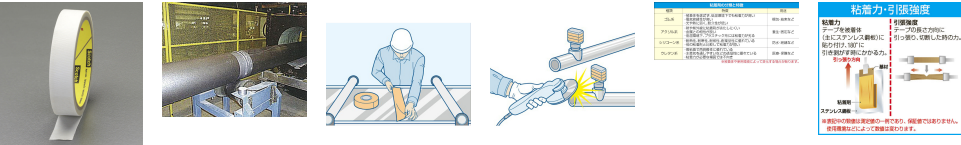

工場での過酷な作業をサポートできる高耐熱片面テープ

仕様

メーカー	3M	型番	36119X10R
幅	19mm	長さ	10m
厚さ	0.16mm	材質	基材:ガラスクロス 粘着剤:シリコン系
用途	スパッタや火花からの部材保護、金属シートのつなぎ(スプライス)などに	使用温度範囲	−54〜232℃(推奨)
粘着力	4.2N/10mm	引張強度	256N/10mm
入数	1巻		

高い引張強度を必要とする結束や保護用途に適しています。

シリコン粘着剤は、広い温度範囲で優れた保持力を示します。

きれいにのり残りなく剥がすことができます。

F.A.R.25.853の難燃性仕様に適合します。

高温ダクトやチャンバーなどの恒久的なシーリングに使用されています。

高温での性能を発揮するように設計された、強度と耐久性に優れたガラス繊維を基材としたテープです。

シリコン粘着剤を使用しており、耐熱性、高接着、再剥離性が求められる用途に適しています。

ダクトやサブマージアーク溶接のバックアップ用ストリップなど、高温用途によく使用されます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.