



品番：EA943VA-41A

品名：19x1.14mm/10m 構造用接合両面テープ° (粗面)

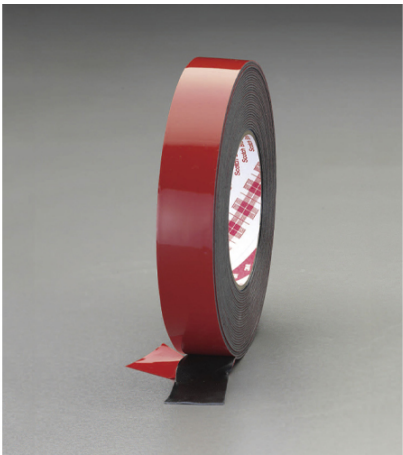

販売価格	2,630円 (税抜) / 2,893円 (税込)		
カタログ価格	2,630円 (税抜) / 2,893円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/02 06:19現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1438ページ		

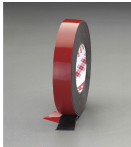

高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら粗面にも強力接着

仕様

メーカー	3M	型番	5952 19X10 BOX
幅	19mm	長さ	10m
厚さ	1.14mm	材質	基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系
用途	ガスケットの接合、シーリング・ボッティ ングと充填、パネルとフレーム・パネル と補強材の接合、パーツ固定に	粘着力	46N/10mm
テープ色	黒	引張強度	480kPa
最高使用温度	149℃	内芯径	76mm(3")
入数	1巻		
VHBテープ			
プラスチックの接着に最適な製品です。			
特に柔軟性に優れ、段差や曲面への追従性に優れます。			
リベットやネジ、溶接、接着剤の代替としてご使用いただけます。			
接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。			

振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。
黒色のテープが欲しい場合に最適。
フロントガラスごしに黒色のニーズが高いドライブレコーダー固定用に使用されています。
接着とシーリングを同時に実現します。
施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。
より薄く、軽く、異種接合を可能にします。
【接着できる材質】 ステンレス、スチール、アルミ、ガラス、ABS、アクリル、アクリル塗料面、ポリカーボネート、FRP、ナイロン、硬質塩ビ、軟質塩ビ、モルタル、ベニア合板

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.