

品番：EA943VP-4

品名：25.0mmx 5m ビニール補修テープ




販売価格	780円(税抜)／ 858円(税込)		
カタログ価格	780円(税抜)／858円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2025/08/06 07:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1498ページ		



仕様





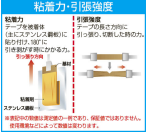

メーカー	3M	型番	PA-25
幅(mm)	25.4	長さ(m)	5.08
厚さ(mm)	0.13	材質	基材:ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系
用途	ビニール製品の補修、窓のすき間ふさぎや、ガラスのひび割れの応急処置に	粘着力	2.1N/10mm
引張強度	1.9N/10mm	使用温度範囲	-20～70℃
屋内・屋外用			
透明ポリエチレンフィルムにアクリル系粘着剤を塗布した柔軟性のある透明テープです。			
雨や雪、湿気にも強く、紫外線でボロボロになったり、黄変も少ない。			
伸縮性、柔軟性に優れているので、曲面や凹凸面にもよくなじみます。			