

品番：EA943VZ-32B

品名：300x200mm 構造用両面接合シート(汎用)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 870円(税抜) / 957円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 870円(税抜) / 957円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/21 15:24現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 1438ページ                      |      |   |



低VOCタイプで、多用途に使用可能

#### 仕様

|                            |                          |                          |                   |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| サイズ                        | 300×200mm                | 厚さ                       | 1.2mm(剥離紙:0.14mm) |
| 材質                         | 基材:アクリルフォーム<br>粘着剤:アクリル系 | 粘着力                      | 52N/10mm          |
| シート色                       | 灰色不透明                    | 使用温度範囲                   | -30~200℃          |
| フォーム密度(g/cm <sup>3</sup> ) | 0.78                     | 25%圧縮応力N/cm <sup>2</sup> | 25                |
| 重量(g)                      | 72                       | 入数                       | 1枚                |

VHBシート

屋内外用

汎用タイプ

低VOCタイプ

剥離紙(平面紙)付

高い耐候性とシール性

耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。

独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮

下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。


接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。

振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。

施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。

より薄く、軽く、異種接合を可能にします。

#### 代替品

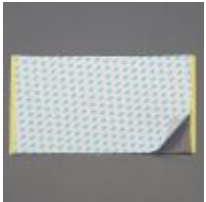

品番 EA943VZ-31A

コメント 厚み:0.8mm

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.