

品番：EA943VZ-32B

品名：300x200mm 構造用両面接合シート(汎用)



販売価格	870円(税抜) / 957円(税込)		
カタログ価格	870円(税抜) / 957円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 14:24現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1438ページ		



低VOCタイプで、多用途に使用可能

仕様

サイズ	300×200mm	厚さ	1.2mm(剥離紙:0.14mm)
材質	基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系	粘着力	52N/10mm
シート色	灰色不透明	使用温度範囲	-30~200℃
フォーム密度(g/cm ³)	0.78	25%圧縮応力N/cm ²	25
重量(g)	72	入数	1枚

VHBシート

屋内外用

汎用タイプ

低VOCタイプ

剥離紙(平面紙)付

高い耐候性とシール性

耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。

独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮

下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。


接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。

振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。

施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。

より薄く、軽く、異種接合を可能にします。

代替品

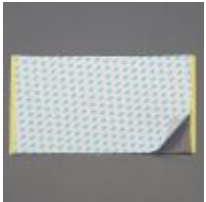

品番 EA943VZ-31A

コメント 厚み:0.8mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.