



品番：EA943VZ-42

品名：300x200mm 構造用両面接合シート(超強力)

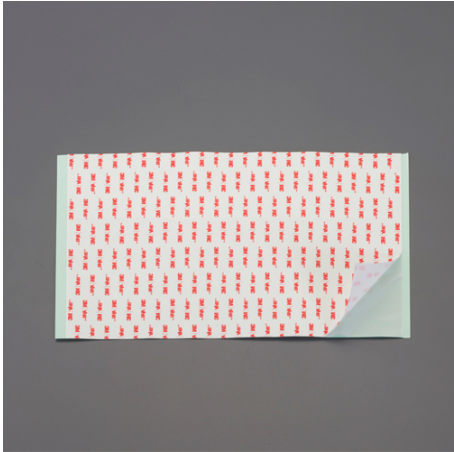

販売価格	1,360円(税抜)／1,496円(税込)		
カタログ価格	1,360円(税抜)／1,496円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/21 07:10現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1487ページ		

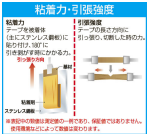

厚さの薄いフォームで強力に接着

仕様


サイズ(mm)	300×200	厚さ	0.64mm
材質	基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系	粘着力	49N/10mm
色	白	使用温度範囲	-20～150℃
超強力			
剥離紙(平面紙)付			
高い耐候性とシール性。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。			
独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮			
下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。			
金属に対する非常に強力な接着力です。			
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。			
接着とシーリングを同時に実現します。			
ねじ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。			
施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。			

より薄く、軽く、異種接合を可能にします。

振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。

一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)からプラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。

代替品

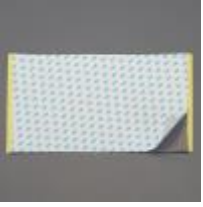	品番 EA943VZ-32B コメント 変更点:厚さ、色など
	品番 EA943VA-3 コメント 巻タイプ
	品番 EA943VA-4 コメント 巻タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.