



品番：EA944AL-1

品名：2.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)

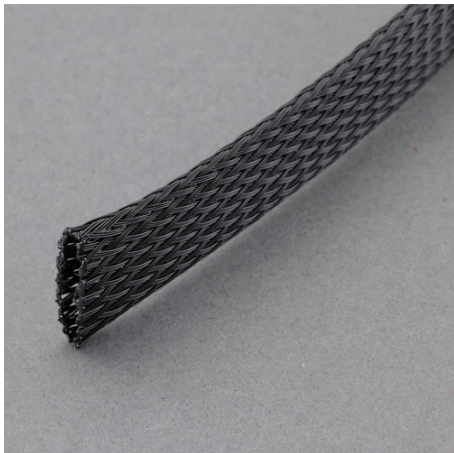

販売価格	900円(税抜) / 990円(税込)		
カタログ価格	900円(税抜) / 990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/30 21:44現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1139ページ		

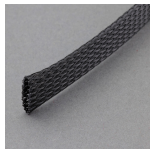

▲商品仕様

FL-3の仕様一覧

項目	仕様
呼径	約φ2mm
全長	5m
材質	ポリエチレンテレフタレート
使用温度範囲	-70~125℃
カラー	黒



仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	FL-3
用途	鉄道車両、自動車、ゴムホース、工作機械などでのケーブル保護用としての編組チューブ	呼径	約φ2mm
最大径	約φ8mm	全長	5m
材質	ポリエチレンテレフタレート	使用温度範囲	-70~125℃
カラー	黒		

伸縮性があり裂傷や擦傷に強く配線やケーブルを保護することに適しています。

耐薬品性に優れています。

耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能です。

線材(ケーブル・配線等)の装着もスムーズにできます。

コネクタの段差もカバーが出来ます。

地球環境にやさしいノンハロゲン製品

RoHS10対応品

UL規格認定品

鉄道車両用材料燃焼試験 合格品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.