

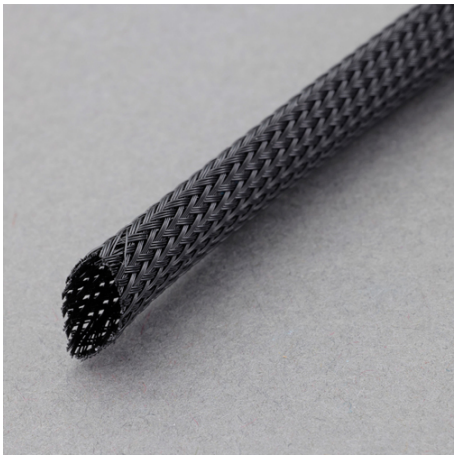


品番：EA944AL-154

品名：12.0mmx 5m 編組保護チューブ (黒/ほつれ低減)

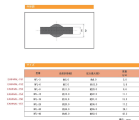

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,280円(税抜)／3,608円(税込)         |      |   |
| カタログ価格  | 3,280円(税抜)／3,608円(税込)         |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2026/03/23 03:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1139ページ                       |      |   |

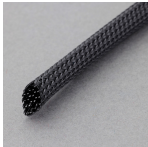

仕様

|                                           |                                         |       |               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------------|
| メーカー                                      | デンカエレクトロン                               | 型番    | NFL-12        |
| 用途                                        | 鉄道車両、自動車、電気工事、医療機器などでのケーブル保護用としての編組チューブ | 呼径(φ) | 12mm          |
| 使用最大径                                     | 約22mm                                   | 全長    | 5m            |
| 使用温度範囲                                    | -70～125℃                                | 材質    | ポリエチレンテレフタレート |
| 色                                         | 黒                                       |       |               |
| 専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。 |                                         |       |               |
| ソフトタイプでフレキシブルのため、光ケーブル等の繊細な線材保護にも大変有効です。  |                                         |       |               |
| ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。                 |                                         |       |               |
| 耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。                     |                                         |       |               |
| 地球環境にやさしいノンハロゲン製品                         |                                         |       |               |
| RoHS10対応品                                 |                                         |       |               |
| UL規格認定品                                   |                                         |       |               |

