


品番：EA944AL-156

品名：15.0mmx 5m 編組保護チューブ (黒/ほつれ低減)

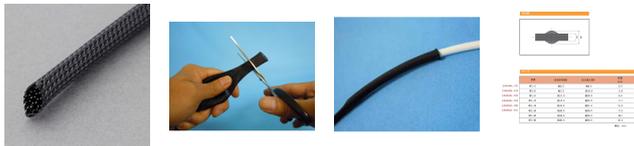

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,390円(税抜) / 3,729円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,390円(税抜) / 3,729円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/03/23 04:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1139ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|---|-------|---------------|
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | NFL-19 |
| 用途 | 鉄道車両、自動車、電気工事、医療機器などでのケーブル保護用としての編組チューブ | 呼径(φ) | 15mm |
| 使用最大径 | 約31mm | 全長 | 5m |
| 使用温度範囲 | -70~125℃ | 材質 | ポリエチレンテレフタレート |
| 色 | 黒 | | |

専用カッターが不要なので、どのような場所においてもスピーディな保護結束が可能です。

ソフトタイプでフレキシブルのため、光ケーブル等の繊細な線材保護にも大変有効です。

ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。

耐摩耗性・耐薬品性・耐候性に優れています。

地球環境にやさしいノンハロゲン製品

RoHS10対応品

UL規格認定品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.