


品番：EA944AL-165

品名：19.0mmx 5m 編組保護チューブ (黒/後入れ)

|                                                                                   |         |                              |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------|---|
|  | 販売価格    | 9,880円 (税抜) / 10,868円 (税込)   |      |   |
|                                                                                   | カタログ価格  | 9,880円 (税抜) / 10,868円 (税込)   |      |   |
|                                                                                   | 在庫数     | 最新在庫: 5 (2025/12/16 20:06現在) |      |   |
|                                                                                   | 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 袋 |
|                                                                                   | カタログページ | 1183ページ                      |      |   |

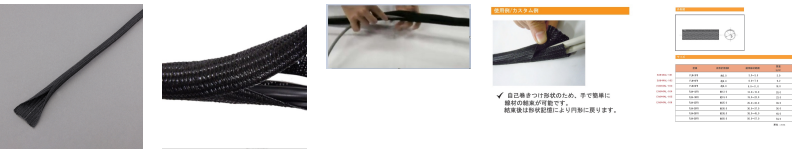

仕様

|                                               |                                        |        |          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|--------|----------|
| メーカー                                          | デンカエレクトロン                              | 型番     | FLM-19FR |
| 用途                                            | 鉄道車両、自動車、工作機械などのケーブル保護用としての形状記憶型編組チューブ | 呼径(φ)  | 約19mm    |
| 適用線材範囲                                        | 19～23mm                                | 全長     | 5m       |
| 材質                                            | ポリエステルモノフィラメント<br>ポリエステルマルチフィラメント      | 使用温度範囲 | －70～125℃ |
| カラー                                           | 黒                                      |        |          |
| 形状記憶型、巻き付けタイプで、後入れ可能な編組チューブです。                |                                        |        |          |
| 航空機の配線や、音響・照明のケーブル保護などにも利用されています。             |                                        |        |          |
| 手で簡単に線材の結束が可能です。結束後は、形状記憶で円形に戻ります。            |                                        |        |          |
| 軽量で柔軟性があり、曲げても筒状のスリーブ形状を維持し、線材の飛び出し防止に優れています。 |                                        |        |          |
| 耐候性に優れ、屋外でも使用できます。                            |                                        |        |          |
| 地球環境にやさしいノンハロゲン製品                             |                                        |        |          |
| RoHS10対応品                                     |                                        |        |          |
| UL規格認定品                                       |                                        |        |          |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.