



品番：EA944AL-3

品名：9.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)

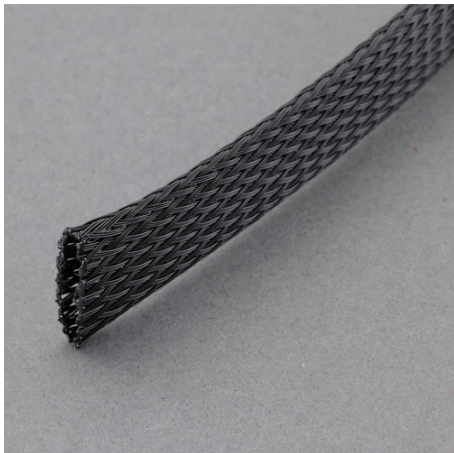

販売価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
カタログ価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/30 23:36現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1139ページ		

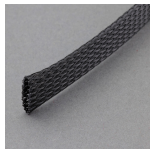

▲商品仕様

FL-9 (9.0mmx5m) 編組保護チューブ

項目	仕様
品名	編組保護チューブ
呼径	9.0mm
全長	5m
材質	ポリエチレンテレフタレート
色	黒
耐温度範囲	-70~125℃
耐摩耗性	優れている
伸縮性	優れている
耐薬品性	優れている
RoHS10対応	対応
UL規格認定	認定
鉄道車両用材料燃焼試験	合格



### 仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	FL-9
用途	鉄道車両、自動車、ゴムホース、工作機械などでのケーブル保護用としての編組チューブ	呼径	約φ9mm
最大径	約φ18mm	全長	5m
材質	ポリエチレンテレフタレート	使用温度範囲	-70~125℃
カラー	黒		

伸縮性があり裂傷や擦傷に強く配線やケーブルを保護することに適しています。

耐薬品性に優れています。

耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能です。

線材(ケーブル・配線等)の装着もスムーズにできます。

コネクタの段差もカバーが出来ます。

地球環境にやさしいノンハロゲン製品

RoHS10対応品

UL規格認定品

鉄道車両用材料燃焼試験 合格品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.