



品番：EA944AL-5

品名：15.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)

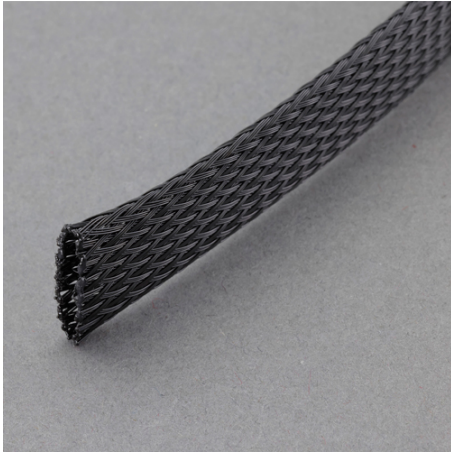


販売価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
カタログ価格	1,950円(税抜) / 2,145円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/06/30 22:41現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1139ページ		

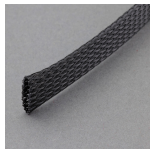

▲詳細図

FL-15の寸法と仕様

項目	仕様
呼径	15.0mm
最大径	32.0mm
全長	5.0m
材質	ポリエチレンテレフタレート
使用温度範囲	-70~125℃
カラー	黒

 

仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	FL-15
用途	鉄道車両、自動車、ゴムホース、工作機械などでのケーブル保護用としての編組チューブ	呼径	約φ15mm
最大径	約φ32mm	全長	5m
材質	ポリエチレンテレフタレート	使用温度範囲	-70~125℃
カラー	黒		

伸縮性があり裂傷や擦傷に強く配線やケーブルを保護することに適しています。

耐薬品性に優れています。

耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能です。

線材(ケーブル・配線等)の装着もスムーズにできます。

コネクタの段差もカバーが出来ます。

地球環境にやさしいノンハロゲン製品

RoHS10対応品

UL規格認定品

鉄道車両用材料燃焼試験 合格品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.