



品番：EA944AL-6

品名：22.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)

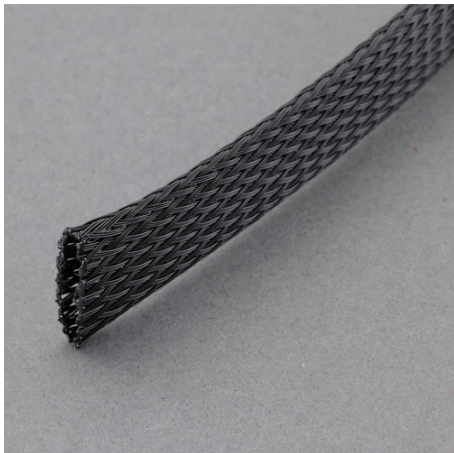

販売価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
カタログ価格	2,740円(税抜) / 3,014円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/06/30 22:52現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1139ページ		

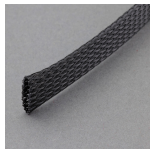

▲商品仕様

FL-19ケーブル保護チューブ

項目	仕様
材質	ポリエチレンテレフタレート
呼径	約φ22mm
全長	5m
使用温度範囲	-70~125℃
色	黒
耐薬品性	優れている
耐摩耗性	すぐれた
伸縮性	あり
RoHS10対応	対応品
UL規格認定	認定品
鉄道車両用材料燃焼試験	合格品



仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	FL-19
用途	鉄道車両、自動車、ゴムホース、工作機械などでのケーブル保護用としての編組チューブ	呼径	約φ22mm
最大径	約φ40mm	全長	5m
材質	ポリエチレンテレフタレート	使用温度範囲	-70~125℃
カラー	黒		

伸縮性があり裂傷や擦傷に強く配線やケーブルを保護することに適しています。

耐薬品性に優れています。

耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能です。

線材(ケーブル・配線等)の装着もスムーズにできます。

コネクタの段差もカバーが出来ます。

地球環境にやさしいノンハロゲン製品

RoHS10対応品

UL規格認定品

鉄道車両用材料燃焼試験 合格品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.