



品番：EA944AL-9

品名：45.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)

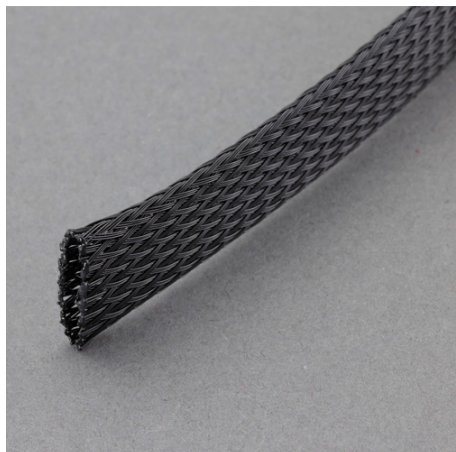

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,590円(税抜) / 7,249円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,590円(税抜) / 7,249円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 3 (2026/06/30 23:36現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1139ページ | | |

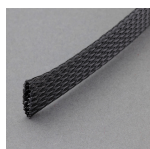

▲商品仕様

FL-35(45.0mmx5m)仕様表

| 項目 | 仕様 |
|-------------|---------------|
| 品名 | 編組保護チューブ |
| 呼径 | 約φ45mm |
| 全長 | 5m |
| 材質 | ポリエチレンテレフタレート |
| 色 | 黒 |
| 耐温度範囲 | -70~125℃ |
| 耐摩耗性 | 優れている |
| 伸縮性 | 優れている |
| 耐薬品性 | 優れている |
| RoHS10対応 | 対応 |
| UL規格認定 | 認定 |
| 鉄道車両用材料燃焼試験 | 合格 |



仕様

| | | | |
|------|--|--------|----------|
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | FL-35 |
| 用途 | 鉄道車両、自動車、ゴムホース、工作機械などでのケーブル保護用としての編組チューブ | 呼径 | 約φ45mm |
| 最大径 | 約φ75mm | 全長 | 5m |
| 材質 | ポリエチレンテレフタレート | 使用温度範囲 | -70~125℃ |
| カラー | 黒 | | |

伸縮性があり裂傷や擦傷に強く配線やケーブルを保護することに適しています。

耐薬品性に優れています。

耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能です。

線材(ケーブル・配線等)の装着もスムーズにできます。

コネクタの段差もカバーが出来ます。

地球環境にやさしいノンハロゲン製品

RoHS10対応品

UL規格認定品

鉄道車両用材料燃焼試験 合格品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.