



品番：EA944AL-9

品名：45.0mmx 5m 編組保護チューブ(黒)

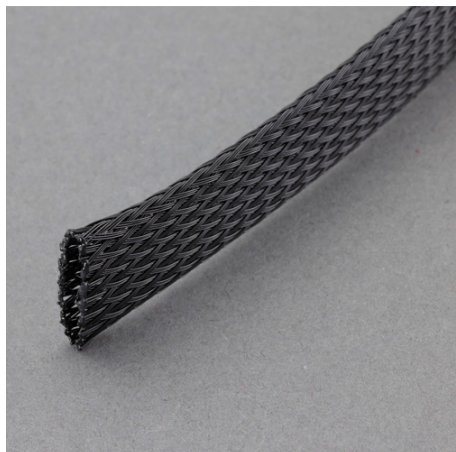

販売価格	6,590円(税抜) / 7,249円(税込)		
カタログ価格	6,590円(税抜) / 7,249円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/06/30 22:41現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	1139ページ		

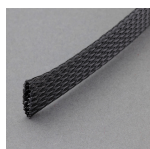

▲詳細図

FL-35ケーブル保護チューブ

項目	仕様	単位
呼び径	45.0mm	mm
最大径	75.0mm	mm
全長	5.0m	m
材質	ポリエチレンテレフタレート	
色	黒	
耐温度範囲	-70~125℃	℃
耐摩耗性	優れている	
伸縮性	高い	
耐薬品性	優れている	
RoHS10対応	対応	
UL規格認定	認定品	
鉄道車両用材料燃焼試験	合格品	

※詳細図は、必ずしもこの通りとは限りません。



仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	FL-35
用途	鉄道車両、自動車、ゴムホース、工作機械などでのケーブル保護用としての編組チューブ	呼径	約φ45mm
最大径	約φ75mm	全長	5m
材質	ポリエチレンテレフタレート	使用温度範囲	-70~125℃
カラー	黒		

伸縮性があり裂傷や擦傷に強く配線やケーブルを保護することに適しています。

耐薬品性に優れています。

耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので、自然径の2倍以上も口径の拡大が可能です。

線材(ケーブル・配線等)の装着もスムーズにできます。

コネクタの段差もカバーが出来ます。

地球環境にやさしいノンハロゲン製品

RoHS10対応品

UL規格認定品

鉄道車両用材料燃焼試験 合格品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.