


品番：EA944AM-4

品名：12mmx1m 耐熱ガラスファイバ-保護チューブ(後入れ)

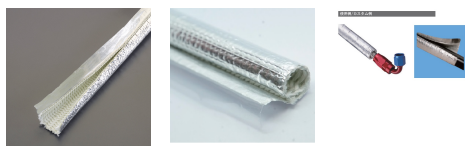

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,310円(税抜) / 4,741円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 4,310円(税抜) / 4,741円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 11 (2026/04/22 12:39現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1139ページ                       |      |   |



#### 仕様

|      |                                  |        |          |
|------|----------------------------------|--------|----------|
| メーカー | デンカエレクトロン                        | 型番     | FLAWS-12 |
| 用途   | 250℃耐熱のため、熱パイプやエンジン熱からチューブを守ります。 | 呼径(φ)  | 12mm     |
| 全長   | 1m                               | 肉厚     | 1.1mm    |
| 材質   | ガラスファイバー、アルミニウム                  | 使用温度範囲 | -60~250℃ |
| カラー  | シルバー                             |        |          |

断熱・遮熱効果のあるガラスファイバ-チューブの後入れタイプです。

ガラス繊維をアルミ箔で覆ったチューブで、一般的ノイズ軽減効果も期待できます。

ハサミで簡単にカットできます。

接着剤も熱に強いものを使用しています。

RoHS指令対応品

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.