



品番：EA944B-17

品名：24.0x500mm 熱収縮チューブ(黒/4本)

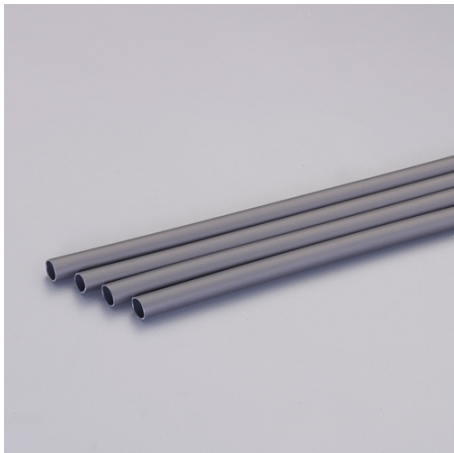

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,000円(税抜) / 3,300円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 3,000円(税抜) / 3,300円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 15 (2026/04/30 22:11現在) |      |   |
| 商品入数    | 4                             | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1181ページ                       |      |   |

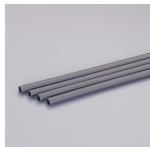

※この図はあくまで参考であり、  
実際の製品と異なる場合があります。

#### 仕様

|          |  |        |          |
|----------|--|--------|----------|
| メーカー     | デンカエレクトロン  | 型番     | CD-24060 |
| 用途       | 船舶用ケーブルや自動制御装置など、<br>金属線の水分からの保護や束線に利用される熱収縮チューブ | 収縮前内径  | 24.0mm   |
| 収縮後内径    | 6.0mm  | 収縮後肉厚  | 2.5mm    |
| 全長       | 500mm  | 収縮開始温度 | 80℃      |
| 最低完全収縮温度 | 110℃   | 収縮率    | 25%(4:1) |
| 耐電圧      | 600V   | 材質     | ポリオレフィン  |
| 使用温度範囲   | -55~125℃   | カラー    | 黒        |
| 入数       | 4本   |        |          |

ポリオレフィン樹脂と熱溶融着剤の共押出で製造された収縮チューブです。

強絶縁性があり、ホットメルト粘着剤が熱収縮チューブの内側に塗られているため、防滴効果の高い製品です。

収縮率が4:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。

RoHS10対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.