



品番：EA944B-25

品名：69.8x500mm 熱収縮チューブ(黒/2本)

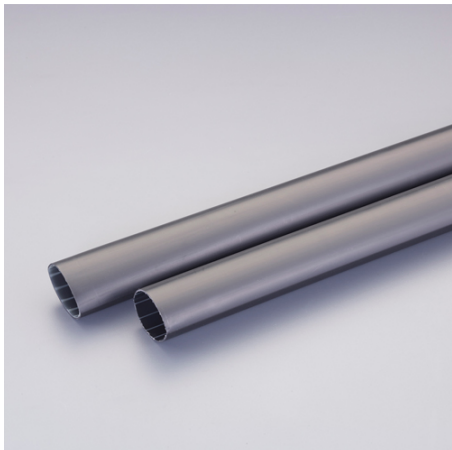

販売価格	6,370円(税抜) / 7,007円(税込)		
カタログ価格	6,370円(税抜) / 7,007円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/07/05 11:36現在)		
商品入数	2	販売単位	袋
カタログページ	1181ページ		

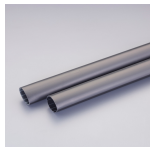

#### 仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	CF-7012
用途	船舶用ケーブルや自動制御装置など、金属線の水分からの保護や束線に	収縮前内径	69.8mm
収縮後内径	11.7mm	収縮後肉厚	4.7mm
全長	500mm	最低完全収縮温度	120℃
収縮率	16%(6:1)	耐電圧	600V
材質	ポリオレフィン	使用温度範囲	-55~110℃
カラー	黒	入数	2本

ポリオレフィン樹脂と熱溶融着剤の共押出で製造された収縮チューブです。

強絶縁性を提供し、防滴強化に適しています。

収縮率が6:1のため、凹凸の多い対象でも保護することができます。

他社の防水チューブや高収縮チューブでは賄えないホースやコネクタの段差がある箇所にご使用下さい。

RoHS10対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

