


品番：EA944B-58

品名：12.7mmx 5m 熱収縮チューブ(耐熱/黒)

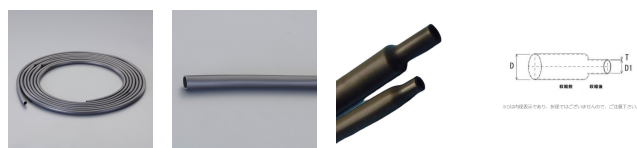

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 16,900円(税抜) / 18,590円(税込) | | |
| カタログ価格 | 16,900円(税抜) / 18,590円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/04/04 14:50現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 |
| カタログページ | 1181ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------|----------------------------------|----------|-----------|
| メーカー | デンカエレクトロン | 型番 | VL-12.7 |
| 用途 | 溶剤などが使用される高温環境下で使用に最適な熱収縮チューブです。 | 収縮前内径 | 12.7mm |
| 収縮後外径 | 6.4mm | 肉厚 | 1.16mm |
| 全長 | 5m | 最低完全収縮温度 | 175℃ |
| 使用温度範囲 | -55~200℃ | 収縮率 | 50%(2:1) |
| 耐電圧 | 600V | 材質 | フッ化エラストマー |
| カラー | 黒 | | |
| 耐熱温度200℃の熱収縮チューブ | | | |
| 耐薬品性にも優れています。 | | | |
| 高温や低温の状態でも亀裂しない超柔軟チューブです。 | | | |
| RoHS10対応品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

