


品番：EA944BA-8.9

品名：8.9mmx 1m 熱収縮チューブ(透明/10本)

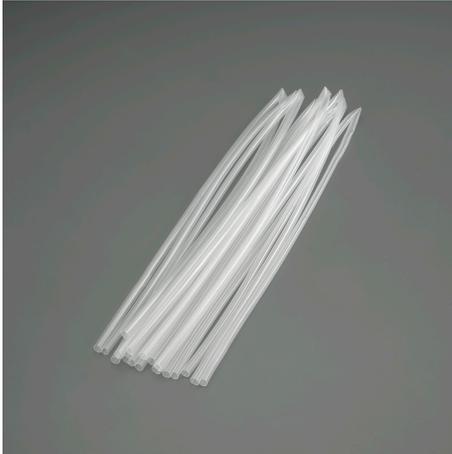

販売価格	900円(税抜) / 990円(税込)		
カタログ価格	900円(税抜) / 990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/04/30 15:37現在)		
商品入数	10	販売単位	PK
カタログページ	1227ページ		



仕様	TC26-8.0-CR1
メーカー	ヘラマンタイトン
型番	TC26-8.0-CR1
内径	収縮前: 8.9mm (±0.5) 収縮後: 4.0mm
チューブ形状	円形
全長	1m
収縮温度	90℃
縦方向収縮率	±5%
絶縁耐力	25kV/mm以上
材質	架橋ポリオレフィン
屋内用	
柔軟性の高い薄肉タイプ	
内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易	
RoHS適合品	

仕様

メーカー	ヘラマンタイトン	型番	TC26-8.0-CR1
内径	収縮前: 8.9mm (±0.5) 収縮後: 4.0mm	適用電線サイズ	φ 4.8~7.2mm
チューブ形状	円形	厚み(収縮後)	0.56mm
全長	1m	収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃	連続使用温度	-55~+105℃
縦方向収縮率	±5%	引張強度	10.4MPa以上
絶縁耐力	25kV/mm以上	色	半透明
材質	架橋ポリオレフィン	入数	10本
屋内用			
柔軟性の高い薄肉タイプ			
内部の可視性に優れるため、収縮後も電線の識別や点検が容易			
RoHS適合品			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

