 



品番：EA944BB-7.5

品名：7.6mmx100m 熱収縮チューブ(黒)



販売価格	3,880円(税抜)／4,268円(税込)		
カタログ価格	3,880円(税抜)／4,268円(税込)		
在庫数	最新在庫: 24 (2026/03/30 03:14現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1181ページ		

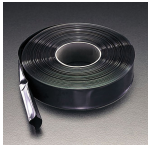

仕様

フラット時幅	12mm	収縮前内径	7.6mm
熱収縮範囲	12～6mm	熱収縮範囲内径	7.6～4.1mm
熱収縮率	50%	長さ	100m
厚み	0.08mm	耐電圧	650V
耐熱温度	－15～105℃	材質	収縮性PVC
色	黒		
100℃の加熱で45～50%収縮(直径)します。			
送風機または温水で収縮します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.