



品番：EA944BG-7

品名：7.6mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)

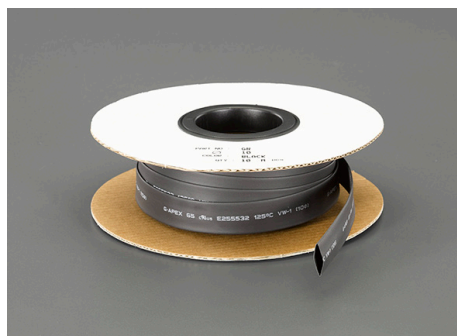

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,170円(税抜) / 2,387円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,170円(税抜) / 2,387円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/04/12 21:37現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 1181ページ                      |      |   |

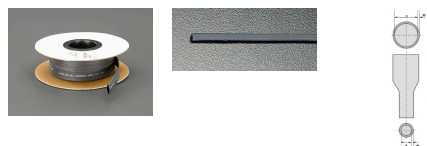

#### 仕様

|        |           |       |         |
|--------|-----------|-------|---------|
| 呼び径    | φ7.0      | 収縮前内径 | 7.6mm   |
| 収縮後内径  | 3.5mm     | 収縮前肉厚 | 0.3mm   |
| 収縮後肉厚  | 0.56mm    | 収縮率   | 50%     |
| 全長     | 10m       | 耐電圧   | 600V    |
| 使用温度範囲 | -55℃~125℃ | 材質    | ポリオレフィン |
| 色      | 黒         |       |         |

90℃の加熱で50%収縮(直径)します。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.