



品番：EA944BK-4

品名：4.7mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

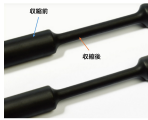

販売価格	655円(税抜)／ 721円(税込)		
カタログ価格	655円(税抜)／721円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 （2026/03/27 23:25現在）		
商品入数	20	販売単位	袋
カタログページ	1182ページ		

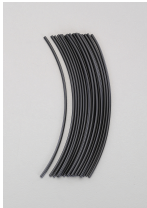

仕様

メーカー	因幡電機産業 (JAPPY)	型番	JTC4.0-BK
適用電線サイズ	φ 2.4～3.6mm	収縮前内径	φ 4.7±0.4mm
収縮後内径	φ 2.00mm	全長	250mm
絶縁耐力	25kV/mm	熱収縮率	50%(2:1)
収縮温度	90℃以上	連続使用温度	－55℃～105℃
材質	架橋ポリオレフィン	総重量	約31g
形状	円形	色	黒
入数	20本		

電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁に。

テープ巻に比べ、きれいな仕上がり

ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。

耐候性あり

RoHS対応品

