



品番：EA944BP-9.4

品名：9.4x1219mm 熱収縮チューブ (フッ素樹脂/半透明)

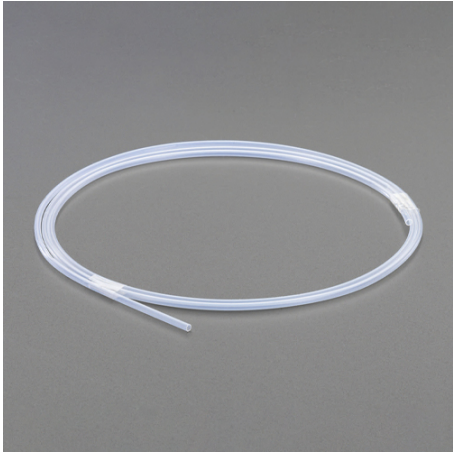

販売価格	6,970円(税抜) / 7,667円(税込)		
カタログ価格	6,970円(税抜) / 7,667円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/06/11 15:16現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		

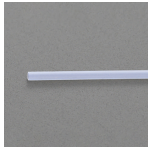

品番	長さ	径	重量	耐電圧	収縮率	使用温度範囲	材質
EA944BP-9.4	1219mm	φ9.4mm	約14g	600V	50%	-67℃~250℃	フッ素樹脂

仕様

メーカー	パンドウイト (PANDUIT)	型番	HSTTT37-48-Q
適用電線サイズ	4AWG	収縮前内径	φ 9.4mm
収縮後内径	φ 5.7mm	収縮後肉厚	0.4mm
長さ	1219mm	使用温度範囲	-67℃~250℃
収縮温度	329℃	収縮率	50%
耐電圧	600V	色	半透明
重量	約14g	材質	TFE

IP62

高い絶縁性と耐熱性、耐摩耗性に優れています。

耐高温、ストレーンリリーフ、耐腐食、防水の用途に優れています。

光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。

代替品

品番	EA944BA-8.9
コメント	材質、適用電線、入数などの違い



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.