
 
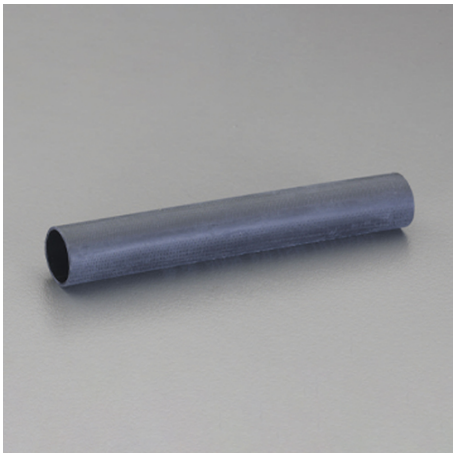


品番：EA944BR-1

品名：10.2x 76mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)



販売価格	810円(税抜) / 891円(税込)		
カタログ価格	810円(税抜) / 891円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/07/05 08:29現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		

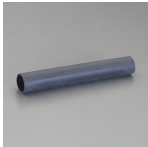

品番	品名	規格	単位	在庫
EA944BR-1	10.2x 76mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)		本	3

仕様

メーカー	パンドウイト (PANDUIT)	型番	HST0.4-3-QY
適用電線サイズ (AWG /MCM)	#12~#6	収縮前内径	φ10.2mm
収縮後内径	φ3.8mm	収縮後肉厚	2.3mm
全長	76mm	使用温度範囲	-55℃~110℃
収縮温度	120℃	収縮率	66%
耐電圧	600V	色	黒
材質	粘着剤付きポリオレフィン	重量	約5g
IP68			
肉厚タイプ			
電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適			
UL規格における難燃性VW-1グレードの認定品			

代替品

品番	EA944B-15
コメント	仕様をご確認ください。



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.