
 
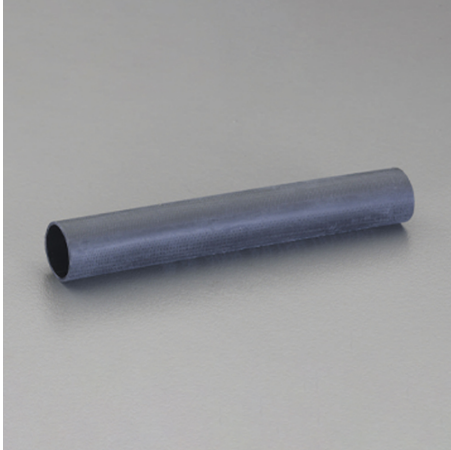


品番：EA944BR-4

品名：38.1x228mm 熱収縮チューブ(肉厚/黒)



販売価格	3,210円(税抜) / 3,531円(税込)		
カタログ価格	3,210円(税抜) / 3,531円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/07/05 10:49現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1181ページ		

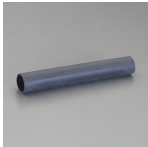

品番	規格	長さ	径	色	重量
EA944BR-4	38.1x228mm	228mm	38.1mm	黒	約64g

#### 仕様

メーカー	パンドウイト (PANDUIT)	型番	HST1.5-9-XY
適用電線サイズ(AWG /MCM)	#3/0~400MCM	収縮前内径	φ 38.1mm
収縮後内径	φ 12.7mm	収縮後肉厚	4.3mm
全長	228mm	使用温度範囲	-55℃~110℃
収縮温度	120℃	収縮率	66%
耐電圧	600V	色	黒
材質	粘着剤付ポリオレフィン	重量	約64g
IP68			
肉厚タイプ			
電線を保護・シールし、湿気や水分の浸入を防ぐので、電線の地下埋設などに最適			
UL規格における難燃性VW-1グレードの認定品			

#### 代替品

品番	EA944B-19
コメント	仕様をご確認ください。



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.