


品番：EA944BV-619

品名：19.0mmx10m コルゲートチューブ(黒)

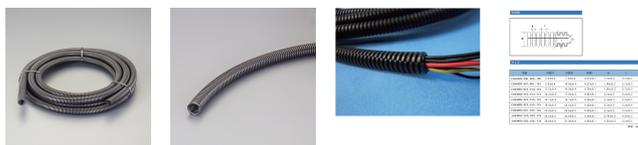

販売価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
カタログ価格	2,200円(税抜) / 2,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/25 17:53現在)		
商品入数	1	販売単位	袋
カタログページ	0278ページ1142ページ		



仕様

メーカー	デンカエレクトロン	型番	DKT-19S
用途	事務所内の配線保護や機器の配線保護	内径	19.0mm
外径	23.5mm	肉厚	0.40mm
長さ	10m	材質	難燃性ポリプロピレン
使用温度範囲	-40~110℃	カラー	黒

スリット入りなので曲げやすいだけでなく、強い衝撃や圧縮にも対応しています。

延長方向にスリット加工が施されているので、線材の収納作業が簡単にできます。

コンピューターなどの配線や電線類の集束に適しています。

適度な柔らかさで使用しやすく、後付、取り外しも容易なチューブです。

RoHS10対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.