


品番：EA944HA-11

品名：25x 600mm 配管補修テープ(20分硬化)

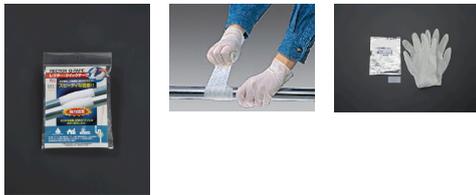

販売価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
カタログ価格	4,300円(税抜) / 4,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/03/30 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1447ページ		



#### 仕様

メーカー	ユニテック (UNITEC)	型番	QT-1
商品名	レクター・クイックテープ	<キット内容>	テープ(アルミパック入り) ゴム手袋(1双)、パット
サイズ	25×600mm	材質	グラスファイバー製の布テープ
用途	工場、プラント、建物、機械の水・エア ・蒸気・油類の配管やホースの補修、プ ラスチック成形機、建設機械などの油 圧ホース、送油管の補修、長時間航海 の船舶の設備の補修、補強に	対応パイプ径	25A以下
巻き数	6~8回程度	硬化時間	見掛け硬化: 3分 養生時間: 約20分(外気温21℃時)
耐熱	-15℃~200℃	耐圧	12.6kg/cm <sup>2</sup>
硬度	ショワ-D60	引張強度	275kg/cm <sup>2</sup> ±88
伸び率	1.2±0.7%	引張率	4600kg/cm <sup>2</sup>

濡らして巻き付けるだけの簡単作業

スピード固着で、施工時間大幅短縮

固着後は補修効果が半永久的に持続

3分固着、20分硬化

硬化後は耐熱、耐圧ともに優れサンド仕上げや塗装も可能

取り扱いが簡単なので、どなたにも手軽に迅速に作業できます。

プラスチック、鉄、鉛、銅、ステンレス、セラミック、ガラス、PVC等あらゆる素材の配管の破損、亀裂、漏れ等の修理に最適です。

破損などの応急手当だけでなく、効果が半永久的に持続しますので安心してお使いいただけます。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.