

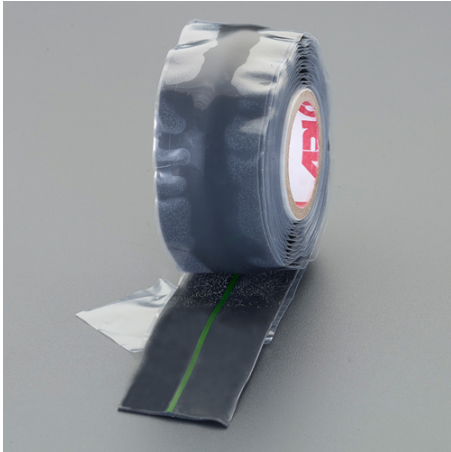


品番：**EA944HC-1**

品名：25mmx 2m/-54～260℃ 自己融着テープ

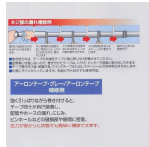

販売価格	2,630円(税抜) / 2,893円(税込)		
カタログ価格	2,630円(税抜) / 2,893円(税込)		
在庫数	最新在庫: 14 (2026/04/08 18:54現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1446ページ		

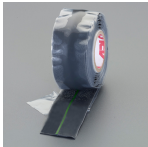

噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!

#### 仕様

メーカー	ユニテック(UNITEC)	型番	SRG-2
商品名	アールンテープ・グレー	幅	25mm
長さ	2m	厚さ	1mm
材質	シリコンラバー	用途	配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に
適用径	50A以下	引張強度	9.9MPa
耐熱温度	-54～260℃	伸び率	473%
絶縁性	20.6kV/mm	耐圧力	圧力に応じて重ね巻き(約10kg/cm <sup>2</sup> )

噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!

配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着

強く引っ張りながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。

圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。

蒸気配管、飲料水配管も補修可能

JIS K6353(水道用ゴム)承認

食品衛生法第370号、第201号承認

米軍規格適合品(MIL-I-46852C)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.