

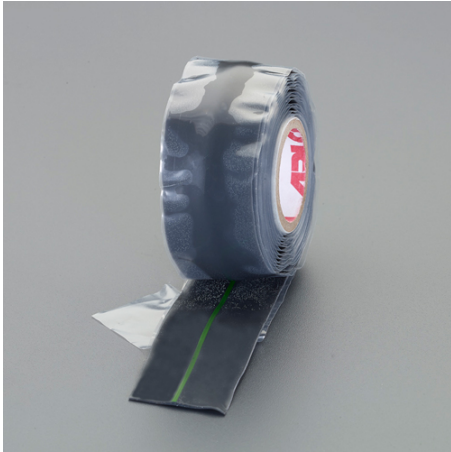


品番：EA944HC-2

品名：25mmx 5m/-54～260℃ 自己融着テープ

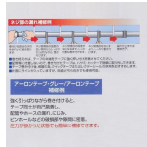

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,350円(税抜) / 6,985円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,350円(税抜) / 6,985円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 8 (2026/04/07 00:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1446ページ | | |

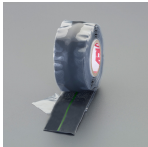

噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!

仕様

| | | | |
|------|---------------|------|------------------------------------|
| メーカー | ユニテック(UNITEC) | 型番 | SRG-5 |
| 商品名 | アロンテープ・グレー | 幅 | 25mm |
| 長さ | 5m | 厚さ | 1mm |
| 材質 | シリコンラバー | 用途 | 配管やホースの漏れやにじみ、ピンホールなどの破損部や隙間補修に |
| 適用径 | 50A以下 | 引張強度 | 9.9MPa |
| 耐熱温度 | -54～260℃ | 伸び率 | 473% |
| 絶縁性 | 20.6kV/mm | 耐圧力 | 圧力に応じて重ね巻き(約10kg/cm ²) |
| 入数 | 1巻 | | |

噴出し漏水もピタッと融着スピード補修!

配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着

強く引っ張りながら巻き付けると、テープ同士が自己融着し、配管やホースの漏れ、にじみ、ピンホールなどの破損部や隙間に密着。

圧力が掛かった状態でも簡単に補修できます。

蒸気配管、飲料水配管も補修可能

JIS K6353(水道用ゴム)承認

食品衛生法第370号、第201号承認

米軍規格適合品(MIL-I-46852C)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.