
 
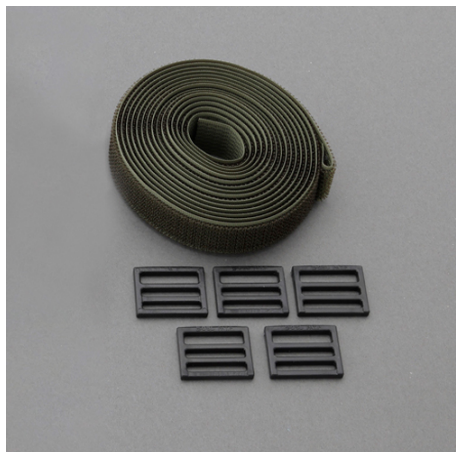


品番：EA944MA-5G

品名：25mmx3.0m 片面マジックストラップ(OD色)



販売価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
カタログ価格	1,500円(税抜) / 1,650円(税込)		
在庫数	最新在庫: 136 (2026/05/01 23:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1726ページ2550ページ		

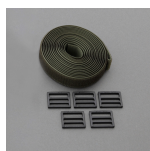

#### 仕様

サイズ	25(W)mm×3(L)m	カラー	OD
材質	ポリエステル	重量	51g

樹脂アジャスター付(5個)

好きな長さに切ってお使い下さい。

アジャスターとの併用でストラップ単体より強固に結束できます。

ループとフックが同じ面にある為、合わせて抑えるだけで、しっかり止まります。

やわらかいループ糸が表面に出ているので、手ざわりがソフトで他素材をいためにくなっています。

完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行ってご使用下さい。

耐重量の目安15kg/本、10cm以上は面ファスナーを重ね合わせて下さい。

80℃以上の高温、日光に長時間当たたままの状態では放置しないで下さい。

塩水につけた場合は、真水で洗って下さい。

途中継ぎ目があることがあります。ご了承下さい。

(継ぎ目が入っても使用上問題ございません。)

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.