 



品番：EA944MD-73


品名：20mmx50m 両面テープ・難燃性



販売価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
カタログ価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/22 23:43現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1441ページ		

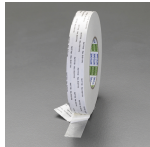

品名	EA944MD-73	規格	20mmx50m
メーカー	日東電工	型番	No.5011N
幅	20mm	長さ	50m
厚さ	0.15mm	粘着力	7.15N/10mm
内芯径	76mm(3")	テープ色	白
用途	OA・家電製品などの電気機器部材、自動車・車両・航空機の内装材料、難燃性材料の接着に		
重量	336g	材質	基材:難燃性不織布 粘着剤:アクリル系

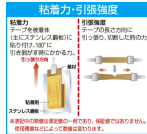

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.5011N
幅	20mm	長さ	50m
厚さ	0.15mm	粘着力	7.15N/10mm
内芯径	76mm(3")	テープ色	白
用途	OA・家電製品などの電気機器部材、自動車・車両・航空機の内装材料、難燃性材料の接着に	材質	基材:難燃性不織布 粘着剤:アクリル系
重量	336g		

初期接着性に優れています。

粗面への接着性に優れています。

低温時の作業性も良好

UL94 VTM-0認定品

代替品

品番	EA944MG-16
コメント	20mmx10m/0.33mm厚



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.