 



品番：EA944MD-74


品名：25mmx50m 両面テープ・難燃性



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,050円(税抜) / 2,255円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,050円(税抜) / 2,255円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/06/23 00:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 巻 |
| カタログページ | 1441ページ                      |      |   |

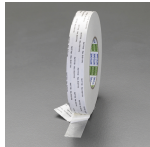

|      |  |      |                        |
|------|--|------|------------------------|
| 品名   | EA944MD-74                                 | 規格   | 25mm x 50m             |
| メーカー | 日東電工                                       | 型番   | No.5011N               |
| 幅    | 25mm                                       | 長さ   | 50m                    |
| 厚さ   | 0.15mm                                     | 粘着力  | 7.15N/10mm             |
| 内芯径  | 76mm(3")                                   | テープ色 | 白                      |
| 用途   | OA・家電製品などの電気機器部材、自動車・車両・航空機の内装材料、難燃性材料の接着に |      |                        |
| 重量   | 420g                                       | 材質   | 基材:難燃性不織布<br>粘着剤:アクリル系 |

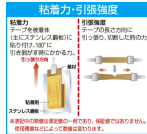

### 仕様

|      |  |      |                        |
|------|--|------|------------------------|
| メーカー | 日東電工                                       | 型番   | No.5011N               |
| 幅    | 25mm                                       | 長さ   | 50m                    |
| 厚さ   | 0.15mm                                     | 粘着力  | 7.15N/10mm             |
| 内芯径  | 76mm(3")                                   | テープ色 | 白                      |
| 用途   | OA・家電製品などの電気機器部材、自動車・車両・航空機の内装材料、難燃性材料の接着に | 材質   | 基材:難燃性不織布<br>粘着剤:アクリル系 |
| 重量   | 420g                                       |      |                        |

初期接着性に優れています。

粗面への接着性に優れています。

低温時の作業性も良好

UL94 VTM-0認定品

### 代替品

|      |            |
|------|------------|
| 品番   | EA944MD-73 |
| コメント | 20mm       |



**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.