 



品番：EA944MD-74


品名：25mmx50m 両面テープ・難燃性



販売価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
カタログ価格	2,050円(税抜) / 2,255円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/06/22 23:45現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1441ページ		

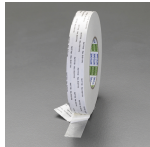

品名	EA944MD-74	規格	25mmx50m
メーカー	日東電工	型番	No.5011N
幅	25mm	長さ	50m
厚さ	0.15mm	粘着力	7.15N/10mm
内芯径	76mm(3")	テープ色	白
用途	OA・家電製品などの電気機器部材、自動車・車両・航空機の内装材料、難燃性材料の接着に		
重量	420g	材質	基材:難燃性不織布 粘着剤:アクリル系

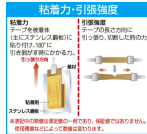

仕様

メーカー	日東電工	型番	No.5011N
幅	25mm	長さ	50m
厚さ	0.15mm	粘着力	7.15N/10mm
内芯径	76mm(3")	テープ色	白
用途	OA・家電製品などの電気機器部材、自動車・車両・航空機の内装材料、難燃性材料の接着に	材質	基材:難燃性不織布 粘着剤:アクリル系
重量	420g		

初期接着性に優れています。

粗面への接着性に優れています。

低温時の作業性も良好

UL94 VTM-0認定品

代替品

品番	EA944MD-73
コメント	20mm



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.