



品番：EA944MF-260

品名：40mmx15m 強弱・両面テープ(カーペット用)

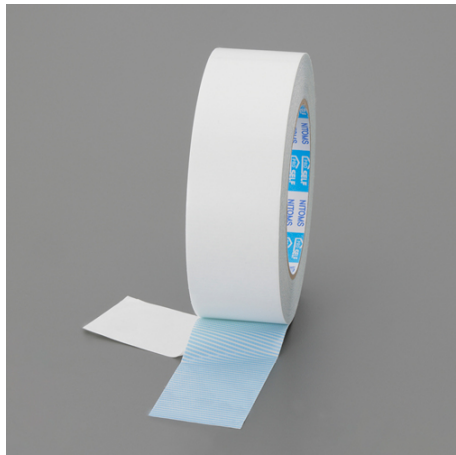


販売価格	1,470円(税抜) / 1,617円(税込)		
カタログ価格	1,470円(税抜) / 1,617円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/05/02 17:14現在)		
商品入数	1	販売単位	巻
カタログページ	1441ページ		

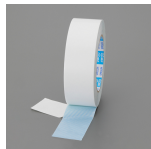

敷くもの	強弱	両面
カーペット(裏面)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
マット(裏面)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
タイル(裏面)	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
クッションフロア	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
塩ビ床	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
木質フロア	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



商品名	両面テープ
型番	J0300
幅	40mm
長さ	15m
厚さ	0.29mm
材質	基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:ゴム系(白色/カーペット面)、 アクリル系(青色/床面)

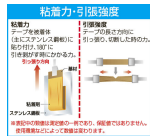

Pタイルや塩ビ床・木質フロア材などに使えます

仕様

メーカー	ニトムズ	型番	J0300
幅(mm)	40	長さ(m)	15
厚さ(mm)	0.29	材質	基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:ゴム系(白色/カーペット面)、 アクリル系(青色/床面)
用途	ニードルパンチ・カーペット・マットの固定に	内芯径	76mm(3")
テープ色	青		

屋内用

カーペットをしっかり固定し、のり残りもしにくい。

Pタイルや塩ビ床、木質フロアにも使えます。

はさみ不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。

使用上の注意

- ・このテープは、強粘着・弱粘着と異なる粘着設計となっています。
- ・強粘着面側は、塩ビ素材には使用できません。
- ・敷くもの(カーペット・タイルカーペット・マット・ジョイントマットなど)の裏地を必ず確認してください。
- ・すべり止め加工などで塩ビが使用されていますとテープは使用できません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.